

**HILTI**

# INNOVATION

## Automne 2025



# Table des Matières



## Ancrage

- Vis à béton Click-fit HUS3-IQ
- Chevilles à expansion HST2 & HST4



## Systèmes modulaires

- Système MT
- MT-FL Fast-Lock



## Coupe et forage

- » Tronçonneuse sans fil DSH 900-22
- » Tronçonneuses sans fil DSH 600/700-22 (02)
- » Carotteuse sans fil DD 150-U-22



## Sciage

- » Tronçonneuse à bois sans fil SCN 60-22
- » Scie circulaire SC 30WR-22



## Élimination de la poussière

- Aspirateur de poussière VC 40H-X
- Accessoire de sac VC-CB continu



## Services

- Suite de gestion de projet Fieldwire
- Étiquette géographique ON!Track AI T400



## Lasers

- » Laser rotatif PR 4-22
- » Laser rotatif PR 40-22
- » Laser vert rotatif PR 40G-22
- » Laser rotatif PR 400-22

# DÉCOUPE PLUS RAPIDE, ZÉRO ÉMANATION

Découvrez la puissance de la DSH 900-22 sur accu Nuron : la performance d'une scie à essence, sans les gaz, le bruit ni l'entretien. Conçue pour couper facilement le béton, le métal et la maçonnerie, à l'intérieur comme à l'extérieur.

NURON

Tronçonneuse sans fil  
DSH 900-22

## Productivité

Avec quatre accus B22-290 Nuron et les lames diamant SPX A optimisées pour la tronçonneuse sans fil, obtenez jusqu'à 30 % plus de coupes qu'avec une scie à essence. Résultat : plus de productivité et moins d'arrêts sur vos chantiers.

## Ergonomique et pratique

La DSH 900-22 offre une profondeur de coupe jusqu'à 15 cm, peut être utilisée avec des roues ou un chariot DSH-FSC, et assure des coupes plus lisses et plus rapides à chaque utilisation.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT




## Commande de couple intégrée

En cas de rebond ou de blocage soudain, la scie s'arrête automatiquement en moins d'une seconde pour une sécurité maximale.

## 2 ensembles d'accus = 1 réservoir d'essence

Fournit une puissance équivalente à l'essence sans émanations, avec moins de bruit et moins de vibrations.

HILTI

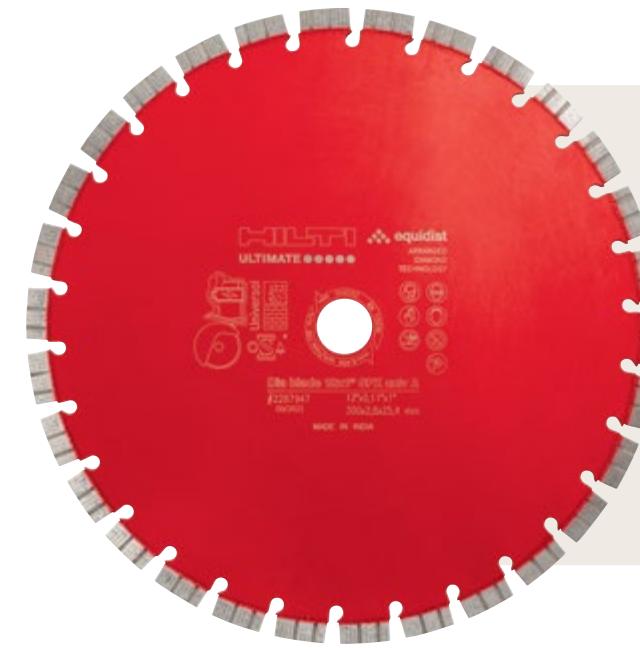

## Lames diamantées

ATTEIGNEZ JUSQU'À 30 % PLUS DE COUPES

avec les lames SPX Universal-A ou SP Universal-A, conçues pour une performance de coupe supérieure.

NURON ➤ DSH 600-22 ATC (02)

La DSH 600-22 alimenté par Nuron est le moteur dont vous avez besoin pour la maçonnerie, l'asphalte et la coupe de métaux. Pesant seulement 12,2 kg, elle offre :

## Productivité

Jusqu'à 30 % plus de coupes qu'une tronçonneuse thermique.

## Sécurité

Performance propre et sans émission, avec frein de lame rapide, contrôle de couple et moins de bruit et de vibrations.

## Durabilité

Moins chère, plus durable : jusqu'à 50 % d'économies sur les coûts totaux.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

NURON ➤ DSH 700-22 ATC (02)

Conçu pour les travaux au niveau du sol, la DSH 700-22 à poignée arrière offre une coupe de précision pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et plus encore. À 13,5 kg, cette scie offre :

## Puissance d'essence, sans émissions

Coupe rapide, sûre et presque sans poussière.

## Autonomie prolongée

Jusqu'à 30 % de coupes en plus par charge.

## Légère et confortable

Contrôle de couple intégré, frein rapide et moins de vibrations.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

# PRÉCISION AU LASER

## alimentés par Nuron



Trépied automatique  
**PRA 91**

S'ajuste automatiquement pour un nivelingement rapide, précis et stable sur tous les terrains.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

HILTI

## NURON ➤ Laser rotatif PR 4-22



### Performance fiable pour le nivelingement horizontal

Le laser rotatif PR 4-22 Nuron simplifie le nivelingement horizontal. Solide et durable grâce à son noyau en aluminium et sa tête résistante aux chocs, il est prêt pour les chantiers les plus exigeants.



#### Fonctionnement à un bouton

Mise en place facile par une seule personne, avec une portée jusqu'à 800 m.



#### Détection rapide

Le récepteur PRA 4 offre une grande fenêtre de 13 cm pour des mesures rapides et précises.

## NURON ➤ Lasers rotatifs PR 40-22 et PR 40G-22



### Mise à niveau plus intelligente simplifiée

Les lasers rotatifs PR 40-22 et PR 40G-22 Nuron rendent le nivelingement plus rapide et précis grâce à sa pente automatique. Conçus pour la durabilité et la facilité d'usage, ils offrent un contrôle à un bouton, des fonctions automatiques jusqu'à 800 m et un alignement simple pour le coffrage et la pente. Le PR 40G-22 se distingue par son faisceau vert ultra-visible.



#### Récepteur PRA 400 universel

Portée jusqu'à 800 m, affichage des décalages et fonctions d'implantation automatique.



#### Précision améliorée de la pente

Entrée numérique et alignement automatique pour un nivelingement parfait.

## NURON ➤ Laser rotatif PR 400-22



### Puissance et précision sur vos chantiers

Le laser rotatif PR 400-22 Nuron combine robustesse et précision pour simplifier tous vos travaux de nivelingement et d'alignement. Conçu pour durer, il offre une performance fiable même dans les conditions de chantier les plus exigeantes. Ce laser rotatif double pente est votre allié parfait pour vos applications de nivelingement les plus exigeantes.



#### Portée et polyvalence

Avec le récepteur PRA 400, détectez les faisceaux jusqu'à 800 m et bénéficiez des fonctions d'implantation automatique.



#### Précision numérique

L'entrée de pente numérique et l'alignement automatique garantissent un nivelingement rapide et précis.

# CAROTTAGE PLUS RAPIDE ET PLUS SÛR

avec la commodité du sans fil

NURON



Système de carottage DD 150-U-22

Ajoutez plus de productivité et de sécurité à vos projets de carottage avec la carotteuse sans fil DD 150-U-22 alimentée par Nuron. Conçu pour offrir une flexibilité ultime, ce système sans fil possède une vaste gamme de produits et offre :

## Vaste gamme d'applications

Prend en charge des diamètres jusqu'à 162 mm en manuel et 250 mm sur colonne de forage DD-ST 150.

## Sécurité améliorée

Carottage à main plus sûr – système anti-torsion (ATC) pour vous protéger d'une rotation incontrôlée en cas de blocage de la couronne de forage.

## Alimentation sans fil

Alimenté par des accus 22 V Nuron, offrant une liberté sans fil sans sacrifier la performance.

## Performances optimisées

Équipé de 20 engrenages électroniques pour ajuster la vitesse et la puissance en fonction de la taille de la carotte, ce qui aide à maximiser la durée de fonctionnement et l'efficacité.

## Élimination plus rapide du noyau

Retrait facilité des carottes – fonction d'oscillation permettant de déloger les carottes coincées et d'éviter les temps d'arrêt.

Cette solution tout-en-un améliore vos capacités de carottage — solide, sécuritaire et entièrement sans fil pour une productivité ultime.

## Système de gestion de l'eau DD-WMS 100

Remplissez le réservoir, placez le sac filtrant et travaillez en toute autonomie : l'eau est recyclée jusqu'à sept fois, soit l'équivalent d'environ 100 litres d'alimentation continue. Facile à déplacer grâce à ses grandes roues et sa poignée, le DD-WMS 100 assure un forage propre et rapide. Fini le nettoyage fastidieux : les boues sont récupérées et éliminées facilement grâce au sac filtrant jetable. Compatible avec toutes les carotteuses diamant Hilti, il combine efficacité, propreté et simplicité sur chaque chantier.



## Mèches sans fil SPX-A

Obtenez la puissance d'une plate-forme filaire avec jusqu'à 20 % plus de vitesse et 30 % plus de temps d'exécution lorsque vous maximisez votre efficacité de carottage avec les forets de carottage SPX-A optimisés sans fil.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

# PASSEZ À TRAVERS LA POUSSIÈRE

avec moins de déchets

Aspirateur de poussière VC 40H-X  
+ système de sac continu VC-CB

Maintenez un environnement de travail dégagé et une productivité élevée avec l'aspirateur de chantier VC 40H-X. Compact mais puissant, il offre une aspiration élevée et constante, même pour les applications les plus exigeantes. Son filtre automatique et son grand réservoir de 40 L réduisent les interruptions, tandis que la classe H garantit une sécurité maximale lors de l'aspiration de poussières fines et dangereuses.

Le système de sacs continus VC-CB offre 20 fois la capacité des sacs standard, ce qui signifie des changements de sacs moins fréquents, une réduction des déchets et moins d'interruptions, afin que vous puissiez rester productif sur le chantier.



20x

la capacité des sacs standard pour moins d'interruptions et moins de déchets.

## NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUSSIÈRE

La Belgique applique désormais une limite stricte de 0,05 mg/m<sup>3</sup> pour la silice cristalline respirable sur les chantiers.

Réduisez la poussière à la source, utilisez un aspirateur classe H comme le VC 40H-X, et protégez vos équipes avec des masques P3.

Moins de poussière, plus de sécurité.

Aide à améliorer la sécurité tout en contrôlant la poussière et en minimisant l'exposition.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT



## Conçu pour la sécurité ALIMENTÉ POUR PERFORMER

### NURON ➤ Tronçonneuse à bois sans fil SCN 60-22

Faites l'expérience d'un confort et d'une vitesse accrues avec la tronçonneuse sans fil SCN 60-22 propulsée par Nuron. Conçue pour la sécurité et le confort, elle est dotée de poignées ergonomiques et d'une autonomie d'accu puissante et constante qui vous permet de couper dans toutes les directions avec moins de fatigue. Grâce à la protection intégrée contre les faux démarriages et à la durée de vie prolongée de la batterie, cette tronçonneuse aide à augmenter la productivité et à améliorer la sécurité, vous aidant à en faire plus, plus rapidement.

#### Vitesses de coupe plus rapides

Tronçonneuse sur accu de 40 cm pour des coupes plus douces et puissantes.

#### Conception ergonomique

Prise confortable pour une coupe qui dure toute la journée dans toutes les directions.

#### Protection contre les faux démarriages

La conception axée sur la sécurité empêche les démarriages accidentels.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

## PLUS DE PUISSANCE pour des découpes de bois rapides

### NURON ➤ Scie circulaire SC 30WR-22

Découvrez une scie à main sans fil qui repousse les limites du possible. Grâce à la plateforme Nuron, cette seconde génération offre des coupes jusqu'à 70 mm de profondeur, une vitesse accrue et une autonomie prolongée.

#### Un gain de vitesse et d'autonomie

Le nouveau moteur sans-charbon permet une coupe 22 % plus rapide et une autonomie 18 % supérieure, pour accomplir davantage par charge.

#### Profondeur de coupe maximale

Avec un diamètre de lame de 190 mm et une profonde coupe de 70 mm (51 mm à 45°), cette scie répond aux exigences les plus sévères sur bois et panneaux dérivés.

#### Chantier plus propre et sécurisé

Le tout nouveau canal d'aspiration capture plus de 80 % de poussière en plus qu'auparavant, et l'adaptateur rapide de connexion pour aspirateur garantit un environnement de travail plus sain.

#### Conçue pour durer

Base robuste, crochet de suspension intégré et position batterie optimisée : tout est pensé pour résister aux rigueurs du chantier et garantir une longévité accrue.



#### LAME UNIVERSELLE

Combinée à la SC 30WR-22, elle offre des coupes plus rapides, précises et durables, tout en prolongeant l'autonomie Nuron.



Belgique



Luxembourg

ACHETEZ MAINTENANT

# UNE SOLUTION MODULAIRE

## pour toutes vos installations

Le système MT de Hilti redéfinit la prise en charge des structures de support : plus rapide à installer, plus flexible à concevoir et parfaitement adapté aux contraintes modernes du chantier.

### Installation plus rapide et simple

Les profilés MT, les connecteurs pré-assemblés et la technologie « Twist-Lock » permettent un montage en un seul geste (push & twist) : moins d'éléments à manipuler, moins de temps perdu, installation optimisée pour une seule personne.

### Une grande polyvalence pour toutes les charges

Que ce soit pour de légères installations de câbles ou de gaines, ou pour des structures lourdes (ventilation, tuyauterie industrielle), le système MT couvre un large spectre grâce à ses différents profils (MT-10, ... jusqu'à MT-100).

#### Le système MT de Hilti, c'est :

- un gain de productivité sur le chantier,
- une réduction des coûts logistiques et d'installation,
- une solution unique pour différents types d'installations,
- un engagement durable en matière de matériaux et de maintenance.



Belgique



Luxembourg

**ACHETEZ MAINTENANT**

# CONNEXIONS SÉCURISÉES

## en quelques secondes

### MT-FL Fast-Lock

Voici le mécanisme de connexion MT Fast-Lock : des connexions plus rapides, plus simples et plus sûres pour le système de support modulaire MT. Réduisez le temps d'installation et augmentez la productivité avec des connecteurs et des plaques de base tout-en-un.

#### SIW 4AT-22

La boulonneuse Nuron, compacte et puissante, avec module AT, délivre automatiquement le couple adéquat pour des fixations rapides et précises - le complément idéal du système Fast-Lock MT-FL.



Réduisez le temps d'assemblage jusqu'à  
**50 %**  
par rapport au verrou tournant.



Belgique



Luxembourg

**ACHETEZ MAINTENANT**



Jusqu'à  
**65 %** gain de temps par rapport à la concurrence à l'aide d'un écrou à ressort.



# INSTALLATION RAPIDE, FIABLE et sans compromis

## Vis à béton Click-fit HUS3-IQ



**L**a nouvelle vis à béton pour les systèmes de suspension : l'ancrage à vis "click-fit" HUS3-IQ permet de fixer efficacement des installations de type trapèze sur béton, avec un système d'assemblage rapide qui optimise les chantiers.



Belgique



Luxembourg

**ACHETEZ MAINTENANT**

HILTI

### Gain de temps jusqu'à 50 %

Grâce au mécanisme "click-to-connect", les trapèzes peuvent être pré-montés puis encliquetés d'un seul geste pour un chantier plus fluide.

### Montage simplifié et ergonomique

Moins de travail au-dessus de la tête ; une seule opération suffit pour fixer l'ensemble de la structure suspendue.

### Solution système complète

Compatible avec les systèmes modulaires de support Hilti pour installations de tuyauterie, ventilation, sprinkler et électrique ; conçue pour une application répétée et industrielle.

# L'ANCRAGE DE CONFIANCE, repensé pour la performance

## Cheville à expansion HST2 & HST4

**S**ur chaque chantier, la fiabilité d'un ancrage fait toute la différence. Les HST2 et HST4 incarnent la nouvelle génération d'ancrages mécaniques Hilti : conçus pour des charges élevées, testés dans le béton fissuré et faits pour durer.



### Complément parfait : SIW 6AT-22

Compacte, rapide et dotée d'un couple jusqu'à 450 Nm, la boulonneuse Nuron SIW 6AT-22 est le partenaire idéal pour installer vos ancrages HST2 et HST4 en toute précision. **Résultat** : une fixation maîtrisée, constante et plus productive sur chaque projet.



Belgique



Luxembourg

**ACHETEZ MAINTENANT**

### Puissance et précision

La **HST2** offre un ancrage robuste pour les applications quotidiennes, tandis que la **HST4** pousse encore plus loin : plus de résistance, plus de flexibilité et une tenue exceptionnelle, même dans les environnements sismiques ou extérieurs.

### Installation plus rapide, moins d'incertitude

Moins de travail au-dessus de la tête ; une seule opération suffit pour fixer l'ensemble de la structure suspendue.

### Solution système complète

Compatible avec les systèmes modulaires de support Hilti pour les installations de tuyauterie, de ventilation, de sprinkler et électrique ; conçue pour une utilisation répétée et industrielle.

De plus, ces chevilles sont particulièrement adaptées à la fixation de tous types de platines de base, offrant ainsi une solution polyvalente et fiable pour une grande variété d'applications.



# GAGNER DU TEMPS ET OPTIMISER L'EFFICACITÉ

du suivi de chantier

L'application Fieldwire permet aux équipes terrain d'accéder de façon ultra intuitive aux plans - toujours à jour ! - et de partager des annotations et des photos. Depuis l'application mobile Fieldwire les équipes peuvent communiquer efficacement, savoir qui fait quoi, suivre l'avancement et centraliser toutes les informations importantes.

DEMANDEZ  
UNE DÉMO



Belgique

Luxembourg

[EN SAVOIR PLUS](#)

# ASSURER LA TRANSPARENCE

pour vos actifs



## Étiquette géographique ON!Track AI T400

Faites facilement le suivi de vos équipements avec l'aide du nouveau Geo Tag AI T400 sur la plateforme ON!Track. Grâce aux mises à jour GPS 2 fois par jour, ces étiquettes offrent une visibilité essentielle pour les actifs sans connexion Bluetooth ou filaire. Alimentée par une batterie qui dure jusqu'à 5 ans, c'est une solution fiable et puissante pour la gestion des outils et de l'équipement, où qu'ils soient.



Belgique



Luxembourg

[EN SAVOIR PLUS](#)



### Suivi GPS en temps réel

Reçoit des mises à jour de localisation GPS deux fois par jour pour assurer une visibilité complète des actifs.

### Durée de vie de la batterie plus longue

Dure jusqu'à 5 ans — 2 ans de plus que les principaux concurrents.

### Suivi adaptable

Conçu pour suivre les actifs sans Bluetooth.

### Installation simplifiée

S'installe sans alimentation externe ni câblage pour un déploiement rapide.



# Plus de **PRODUITS INNOVANTS**



## BURINS STANDARD

Une gamme de burins durables pour une grande variété d'applications.



## MÈCHE CREUSE TE-YD

Forage et nettoyage des trous de forage en une seule étape pour une mise en place efficace des ancrages.



## AC-D DISQUE ABRASIF

Disque abrasif ultime avec une durée de vie extra longue et une vitesse de coupe supérieure.



## ANCRAGE CHIMIQUE

Ancrages chimiques fiables pour des fixations solides et durables dans divers matériaux de construction.



## VIS À BÉTON HUS4-H

Vis à béton haute performance pour des ancrages rapides, solides et réutilisables.



## SOUFFLEUR NBL 6-22

Souffleur puissant et compact pour un nettoyage efficace et l'élimination de la poussière et des saletés sur le chantier.



## NETTOYEUR HP PC 2-22

Nettoyeur haute pression portable pour un nettoyage rapide et puissant sans tracas sur le chantier.



## LAMPES DE CHANTIER

Lampes de chantier robustes et flexibles avec LED puissantes sur plateforme Nuron pour un éclairage longue durée sur tous les chantiers.



## RADIO DE CHANTIER R 6-22

Radio de chantier durable fonctionnant sur batterie Nuron, avec un son clair et une connectivité fiable sur le chantier.



Hilti Belgium sa  
1424 Chaussée de Mons  
1070 Bruxelles

T 0800 995 95 (BE) | 31 07 05 (LU)  
[www.hilti.be](http://www.hilti.be) | [www.hilti.lu](http://www.hilti.lu)