

TE 500-X 新式鑿破機 強而有力 輕盈耐用 鑿得更順手

應用

- 在磚石上做局部修補型鑿破
- 打毛、拆除磁磚與表面物
- 鑿打溝槽、穿牆過孔安裝電氣線路

技術資料

輸入功率：	1100 W
負載鉗擊：	3228 次/分
單次鉗擊力：	7.5 焦耳
機器尺寸 (L×W×H)：	417×108×240 mm
機器重量：	4.8 kg
破壞中等硬度混凝土時的鑿破性能：	大約1000 cm ³ /min



特點


- 恆定開關裝置，提供更舒適的操作
- 無段變速開關，確保最佳鑿破效果
- 超高效率散熱系統，快速降低機具溫度
- 人性化設計，減低超過50%的後座力
- 專為亞洲人設計，同等級最輕型的牆鑿
- 新設計前握把隔熱效果佳，適合長時間使用

更精準



TE 500-X全包覆式的夾頭可與鑿頭完全緊密咬合，不僅大幅增加鑿破時的穩定與準確度，同時也減低鑿頭晃動而對夾頭造成不必要的磨損。

更耐久

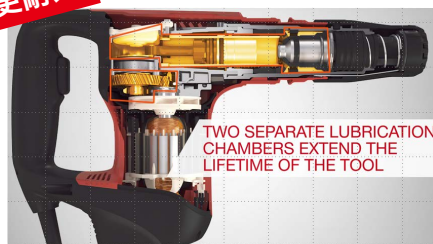

分離式的潤滑系統可以有效減低砂塵侵入機具核心(齒輪與馬達)的可能性，另外因應不同的運作方式搭配最適合的潤滑模式，更可延長機具使用壽命。

更舒適



喜利得TE 500-X最顯著的優勢就是高效能的冷卻系統。冷卻空氣順著導流翼板通過機身內部，以最有效率的方式快速降低溫度，一方面增加使用者操作機具時的舒適度，另一方面也有效延長機具的使用年限。

品名

TE 500-X 套裝組合

1x 鑿破機 TE 500-X 110V、1x 箱子、1x 尖鑿 TE-H17P SM 28

品號

3604271

TE 500-X 110V

1x 鑿破機 TE 500-X 110V、1x 箱子

2170224

配件與耗材

品名

HEX 17 四刃型尖鑿 SM 280mm

HEX 17 四刃長尖鑿 SM 450mm

HEX 17 加長型平鑿 FM 280mm (鑿寬2.6cm)

HEX 17 加寬型平鑿 SPM 280mm (鑿寬5cm)

HEX 17 傳統型尖鑿 SM 280mm

①

②

③

④

⑤

品號

383451

383452

383453

383455

383461

①

②

③

④

⑤

