



**HILTI**

# Innovation

Printemps 2026

Stack it.  
Pack it.  
Track it.

**PROKIT**

# Dans cette édition



## Outils sans fil

- Perceuse magnétique SF 30M-22
- Batteries et chargeurs
- Meuleuses d'angle AG 4S/D-22
- Lampe de chantier SL 5-22



## Démolition lourde

- Burineur TE 600-AVR



## Coupe

- Scies à gaz (4e gén.) DSH 700X
- Scies à gaz (4e gén.) DSH 900X



## Autres

- ProKit
- Système d'implantation PLT 400



## Services

- La gestion de parc Hilti
- Hilti en ligne

**power  
up** with Hilti

**BIENTÔT DISPONIBLE**

# Voici Hilti PROKIT

**S**on système de stockage modulaire est conçu pour une installation plus rapide et une organisation plus intelligente à chaque tâche. Conçu par des pros, pour des pros, ProKit est le système de stockage tout-en-un de Hilti qui s'adapte aux configurations stationnaires, mobiles et transportables. L'époque des boîtes dépareillées et des déplacements inutiles est révolue. Avec ProKit, vos outils restent là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [Hilti.be/lu](https://www.hilti.be/lu).



Belgique



Luxembourg

**PLUS D'INFO**



## Pourquoi ProKit est différent :

### Couvercles à fermeture automatique

Protection contre les déversements en cas de basculement.

### Verrou à une main

Ouverture plus facile, même avec des gants.

### Poste de travail mobile

Roulez-le, travaillez-y.

### Roues tout-terrain robustes

Espacement pour plus de stockage.

### Chariot amovible et pliable

Se plie bien avec une installation plus facile.

### Résistant aux intempéries

Classé IP65 pour une ténacité réelle sur le chantier.

### Espace de stockage supplémentaire

Installez des outils plus grands et plus d'équipement.

### Prêt pour le suivi

Espace intégré pour les étiquettes ON!Track.

**Il ne s'agit pas seulement d'un stockage, c'est un système.**

Ces cinq pièces ne sont que le début. Restez à l'affût pour découvrir les nouveautés, les accessoires et bien plus encore bientôt.



### 1 Organisateur pleine grandeur

N° d'article 2437396  
Capacité de poids : 22,6 kg  
Stockage : 11 bacs

### 2 Boîtier moyen

N° d'article 2437355  
Capacité de poids : 22,6 kg  
Stockage : 19 l

### 3 Grand boîtier

N° d'article 2437394  
Capacité de poids : 34 kg  
Stockage : 35 l

### 4 Très grand boîtier (unité de base)

N° d'article 2437354  
Capacité de poids : 45 kg  
Stockage : 60 l

### 5 Chariot

N° d'article 2437393  
Capacité de poids : 113 kg  
Hauteur maximale de la pile : 2,3 m

BURINEUR TE 600-AVR

# Démolissez toute la journée

Dur sur la démolition. Facile pour vous.

**V**ous cassez le béton, arrachez le carrelage et écrasez la brique. Le travail est suffisamment difficile sans outils lourds, cordons qui tombent en panne ou vibrations qui vous épuisent avant le dîner.

Le TE 600-AVR offre une puissance importante dans une construction plus légère et plus intelligente, vous offrant des performances robustes avec moins de fatigue et de temps d'arrêt, afin que vous restiez performant et que vous fassiez preuve de force du premier coup au dernier.



Belgique



Luxembourg

Découvrez le TE 600-AVR

Jusqu'à  
**16 %**  
plus de puissance et  
**20 %**  
plus léger que le prédécesseur



**Technologie de réduction active des vibrations (AVR)**  
Impact maximal. Vibration minimale. Démolition plus longue.

## Rotation plus facile du burin

Alignement rapide du burin pour que vous puissiez régler votre angle et travailler proprement à chaque frappe.

## Cordon amovible

Échangez plus rapidement et retournez au travail; pas d'attente, pas de réparation.

## Contrôle de la force par l'utilisateur (UFC)

L'outil s'adapte à vous : plus de puissance lorsque vous poussez, plus de contrôle lorsque vous ne le faites pas

## Conçu pour :

- Travail de surface (retrait des carreaux et du plâtre)
- Correction et démolition des murs en brique
- Rénovation intérieure
- Retrait de béton
- Rénovation lourde

## Burineur TE 500-AVR



### Active Vibration Reduction (AVR)

Réduction des vibrations pour un travail plus confortable et un meilleur contrôle



Belgique



Luxembourg

Découvrez le TE 500-AVR

### Conçu pour :

- Travaux de burinage légers à moyens dans le béton et la maçonnerie
- Retrait de carrelage et de plâtre
- Correction et finition d'ouvertures (portes, fenêtres)
- Réalisation de saignées pour câbles et conduites

## Burineur TE 800-AVR



### Active Torque Control (ATC)

Coupe automatiquement le moteur en cas de blocage pour une sécurité accrue de l'utilisateur



Belgique



Luxembourg

Découvrez le TE 800-AVR

### Conçu pour :

- Travaux de démolition moyens à intensifs dans le béton et la maçonnerie
- Création et agrandissement d'ouvertures dans les murs
- Réalisation de saignées pour installations techniques
- Retrait de carrelage, crépi et couches épaisses

## Le complément idéal des burineurs



## Plus de confort et d'endurance lors de vos travaux de burinage. Découvrez le EXO-T-22.

L'**EXO-T-22** soutient les bras et les épaules lors des travaux de burinage prolongés. Cet exosquelette sans fil réduit la fatigue de l'utilisateur et améliore le confort pendant l'utilisation des burineurs tels que les TE 500-AVR, TE 600-AVR et TE 800-AVR, pour travailler plus longtemps avec plus de contrôle et moins d'effort.



Belgique



Luxembourg

PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL


# Perçage dans l'acier sans limite.

Puissance et précision pour l'acier.

Avec la perceuse magnétique sans fil **SF 30M-22**, vous percez l'acier avec puissance et précision, jusqu'à un diamètre de 35 mm. L'aimant permanent maintient l'appareil en place en toute sécurité, même en hauteur, pour une utilisation par une seule personne. Sans fil signifie : pas de risque de trébucher, pas de perte de temps. La technologie ATC et la coupure de courant garantissent la sécurité. Avec la plateforme Nuron, vous bénéficiez d'une mobilité maximale, de coûts prévisibles et d'une vitesse de perçage jusqu'à 20 % plus rapide.

**NURON**


Perceuse magnétique sans fil SF 30M-22

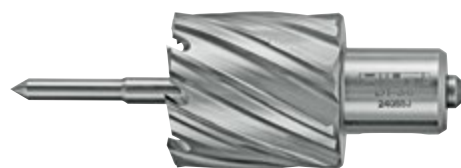

Pour les applications de perçage dans l'acier, la fraise annulaire HSS permet de réaliser des trous précis et efficaces avec un effort réduit. Associée à la tige de guidage, elle assure un centrage optimal et une meilleure évacuation des copeaux, pour un perçage plus rapide et plus fiable sur chantier.

## Conçue pour :

- Forage par carottage avec fraises annulaires jusqu'à 35 mm de diamètre et 50 mm d'épaisseur
- Taraudage jusqu'à M14 de diamètre
- Fraisage jusqu'à 31 mm de diamètre
- Forage avec des mèches à spirale jusqu'à 18 mm de diamètre
- Alésage jusqu'à 18 mm de diamètre

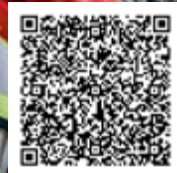

Belgique



Luxembourg

Découvrez la SF 30M-22

**HILTI**

**Une puissance de perçage élevée**  
Perçage jusqu'à Ø 35 mm dans l'acier grâce à un aimant permanent et une puissance de 22 V

**Autonomie prolongée**  
Jusqu'à 90 trous par charge avec la batterie Hilti Nuron B 22-290

**Vitesses variables**  
6 vitesses de perçage pour un contrôle précis sur différents matériaux

**Fixation magnétique solide**  
Un aimant permanent maintient la machine en toute sécurité et de manière stable sur la pièce à usiner

# NURON

## BATTERIE ET SYSTÈME DE CHARGE

# Une puissance qui tient toute la journée

Lorsque l'alimentation propulse vos progrès, les temps d'arrêt ne sont pas une option. C'est pourquoi la nouvelle batterie Nuron **B22-260** et le chargeur **C8-DC-22** offrent l'autonomie et l'endurance nécessaires pour que vos outils les plus lourds fonctionnent à plein régime, de la première coupe à la dernière casse. Avec une charge plus rapide, des diagnostics plus intelligents et une construction durable qui peut prendre un coup sur le chantier, vous passez moins de temps à attendre et plus de temps à accomplir le travail.

- **Accomplissez chaque tâche plus longtemps**  
Blocs-batteries haute capacité plus gros outils qui fonctionnent plus longtemps tout au long de la journée.
- **Conçu pour survivre au chantier**  
Le boîtier robuste et l'électronique scellée résistent à la poussière, aux chutes et aux intempéries.
- **Voyez-les, suivez-les, possédez-les.**  
La connectivité Nuron vous indique la santé et l'état de la batterie en un seul coup d'œil.
- **La sécurité qui vous convient**  
Les fixations intégrées maintiennent les batteries en sécurité sans vous ralentir.

**Chargez plus rapidement, restez productif**

Le mode Boost recharge la B22-290 jusqu'à deux fois plus rapidement et fournit une charge parallèle pour que vous puissiez reprendre le travail.



Belgique



Luxembourg

Batterie  
B22-55

Batterie  
B22-85

Batterie  
B22-110

Batterie  
B22-195

Batterie  
B22-260

Batterie  
B22-290

Chargeur  
C 4-22

Chargeur  
C 6-22

Chargeur  
C 8-22

Chargeur  
C8-DC-22



HILTI

# NURON

## MEULEUSES D'ANGLE AG 4S/D-22

# Plus de puissance et de contrôle sans fil

**T**ravaillez plus rapidement et avec plus de précision grâce aux nouvelles **AG 4S-22** et **AG 4D-22**, des meuleuses d'angle sans fil compactes conçues pour offrir performance, sécurité et confort au quotidien sur chantier. Grâce à leur moteur puissant et à leur conception optimisée, ces outils permettent d'effectuer efficacement des travaux de coupe et d'ébarbage dans le métal tout en conservant une excellente maîtrise de l'outil.

Propulsées par la plateforme sans fil Hilti Nuron battery platform, ces meuleuses offrent une autonomie élevée et une puissance constante pour les applications exigeantes. Leur design compact et ergonomique améliore la maniabilité, même dans les espaces restreints, tandis que les systèmes de sécurité intégrés contribuent à protéger l'utilisateur pendant les travaux intensifs.



Belgique



Luxembourg



### Principaux avantages

#### Puissance et performance optimisées

Un moteur sans balais haute performance offre une vitesse de rotation élevée et une puissance constante pour des travaux de coupe et d'ébarbage rapides et efficaces.

#### Sécurité renforcée sur chantier

Équipées du système **Active Torque Control (ATC)** et d'un frein moteur rapide pour aider à réduire les risques de rebond et arrêter rapidement le disque après relâchement de la gâchette.

#### Conception compacte et ergonomique

Un corps d'outil plus fin et une poignée optimisée pour une meilleure prise en main et un contrôle accru, même lors des travaux prolongés.

#### Plateforme Nuron pour plus d'autonomie

Compatibles avec les batteries Nuron pour offrir une autonomie élevée, une puissance constante et une meilleure gestion du parc d'outils sur chantier.

## Associez nos disques pour une performance maximale.

### Disque diamant universel SPX



Une solution polyvalente pour la coupe de divers matériaux de construction. Conçu pour offrir performance et durabilité dans les applications quotidiennes sur chantier.

### Disque diamant pour carrelage souple SPX



Conçu pour des coupes nettes et précises dans les carreaux tendres. Sa conception diamantée optimise la vitesse de coupe tout en réduisant les éclats pour une finition propre.

### Disque diamant de coupe métallique SPX




Conçu pour la coupe du métal avec une durabilité supérieure aux disques abrasifs traditionnels. Permet des coupes rapides tout en conservant un diamètre constant.

### Disque à tronçonner SPX




Disque de tronçonnage conçu pour des coupes rapides et précises dans le métal. Offre une excellente stabilité et un contrôle optimal lors des travaux de coupe.

### Disque diamant pour chanfrein SPX

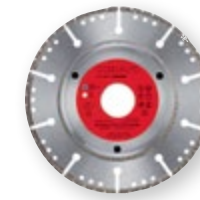

Idéal pour le chanfreinage et la finition des arêtes dans la pierre et le carrelage. Offre un contrôle précis et une finition régulière sur les bords.

### Disque à lamelles convexes AF-D SPX

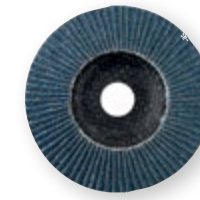

Disque à lamelles haute performance pour l'ébarbage et la finition du métal. Sa forme convexe améliore le contact avec la surface pour un enlèvement de matière efficace.

## Avantages du système

Vos outils sont seulement aussi robustes que ce qui les propulse. L'association des outils Hilti avec la gamme Ultimate de disques peut permettre **jusqu'à 50 % de productivité en plus**, transformant chaque coupe en temps gagné.

#### ●●●●● ULTIMATE

Vitesse, durée de vie et performance maximales pour les travaux les plus difficiles.

#### ●●●●○ PREMIUM

Puissance et valeur équilibrées sur une large gamme de matériaux.

#### ●●●○○ STANDARD

Qualité Hilti éprouvée à un coût moindre.

**NURON**

LAMPE DE CHANTIER SL 5-22

# Un éclairage puissant,

partout où vous en avez besoin

**T**ravaillez avec plus de visibilité et de sécurité grâce à la Hilti **SL 5-22**, une lampe de chantier sans fil conçue pour éclairer efficacement vos zones de travail, même dans les environnements les plus exigeants. Compacte et robuste, elle offre un éclairage homogène et puissant pour améliorer la précision et le confort sur chantier.

Grâce à sa tête orientable et à ses multiples options de positionnement, la SL 5-22 s'adapte facilement à différentes situations de travail. Alimentée par la plateforme sans fil Hilti Nuron battery platform, elle garantit une autonomie élevée et une performance constante tout au long de la journée. Sa conception résistante en fait un outil fiable pour les conditions de chantier les plus difficiles.



Belgique



Luxembourg

## Gamme de lampes de chantiers

### Conçue pour éclairer votre productivité — SL 5-22

#### Éclairage puissant et homogène

Une lumière LED de haute intensité pour une visibilité optimale sur toute la zone de travail.

#### Flexible dans toutes les positions

Tête orientable et plusieurs options de fixation pour diriger la lumière exactement où vous en avez besoin.

#### Robuste sur chantier

Conception robuste pour résister aux chocs, à la poussière et aux conditions difficiles.

#### Autonomie longue durée

Jusqu'à plusieurs heures d'éclairage continu avec les batteries Nuron pour travailler sans interruption.

#### Visibilité en toute circonstance

Idéale pour les espaces sombres, confinés ou sans accès direct à une source de lumière.



SL 2-22

SL 4-22

SL 5-22

SL 6-22

SL 10-22

### Visibilité optimale. Performance fiable.

Améliorez la visibilité, renforcez la sécurité et gagnez en efficacité avec la gamme complète de lampes de chantier sans fil Nuron de Hilti. Des espaces confinés aux zones de travail étendues, chaque lampe est conçue pour les conditions exigeantes du chantier, afin que votre équipe puisse travailler plus clairement, plus longtemps et en toute confiance.

**HILTI**

SCIES À GAZ DE 4<sup>E</sup> GÉNÉRATION

# Démarre facilement. Résultats solides.

Démarrages plus rapides, coupes plus complexes, moins d'entretien

Lorsque vous coupez du béton, de l'acier ou de l'asphalte, vous n'avez pas le temps que votre scie cale, se noie ou vous donne du fil à retordre. Les scies à gaz **DSH 700-X** et **DSH 900-X** Gen 4 sont conçues pour les équipes qui coupent fort et souvent, avec plus de puissance, des démarrages plus fluides et moins de pannes.

## Caractéristiques de la scie à gaz Gen. 4

- **Démarrages plus rapides, moins de tracas** : Le starter automatique facilite les démarrages à froid.
- **Jusqu'à 30 % d'émissions en moins** par rapport aux autres scies.
- **Commodité du libre-service** : La courroie pré-tendue et les coupes durables du cordon de démarrage permettent des réparations plus faciles par une seule personne.
- **Aucune source d'eau? Pas de problème** Compatible avec la **pompe auto-amorçante DSH-P**, une solution de pointe pour la coupe humide sans raccordement à l'eau.

## Scie à essence DSH 700-X

Vous faites le travail difficile, votre scie ne devrait pas le rendre plus difficile. La **DSH 700-X** est conçue pour s'attaquer au béton, à l'acier et aux blocs jour après jour sans vous ralentir.

- Jusqu'à **25 % de puissance en plus** que les autres scies
- Coupez plus et réparez moins avec une conception renforcée pour combattre la poussière et les débris
- Effectuez des coupes rapprochées dans les espaces restreints avec un kit de coupe affleurant adaptable



Belgique



Luxembourg

Découvrez le DSH 700-X

## Idéal pour :

- Découpe à travers des ouvertures de murs en béton ou en blocs
- Coupe de bordure
- Coupe de blocs
- Coupe de joints d'expansion
- Tabliers métalliques



## Scie à essence DSH 900-X

Lorsque la coupe est profonde et que la chronologie est serrée, le **DSH 900-X** est votre machinerie lourde, conçue pour passer à travers le béton, l'asphalte et l'acier sans hésitation.

- Le corps renforcé et le protège-lame résistent à l'abus afin que vous ne soyez pas ralenti
- Efficacité de l'essence améliorée
- Associez-le au **chariot de plancher DSH-FSC** pour des coupes plus lisses et des travaux sur le plat plus rapides



Belgique



Luxembourg

Découvrez le DSH 900-X

Associez nos lames et nos scies à gaz pour une performance maximale.



Lame diamant universelle SPX



Lame diamant universelle SP



Évitez les coûts de réparation avec la gestion du parc d'outils

Prenez le DSH 700-X ou le DSH 900-X en Fleet Management pour plus de couverture, des réparations plus rapides et gratuites et moins de temps d'arrêt sur le chantier.

## Conçu pour :

- Couper le béton
- Couper l'asphalte
- Tâches de tuyaux
- Coupe de l'acier



SYSTÈME D'IMPLANTATION PLT 400

# Implantation rapide. Précision visible.

Implantation plus rapide. Résultats plus précis.



**L**orsque chaque point compte, vous avez besoin d'une solution d'implantation fiable et simple à utiliser. Le Hilti **PLT 400** est conçu pour accélérer vos travaux d'implantation tout en garantissant une précision élevée sur chantier. Facile à configurer et à utiliser, il permet de réduire les erreurs, d'optimiser les processus et de maintenir votre projet sur les rails, même dans des conditions exigeantes.



Belgique



Luxembourg

## Contrôle total. Simplicité maximale.

Pilotez votre Hilti PLT 400 directement depuis la tablette **PLC 400**. Son interface intuitive permet de gérer facilement les points d'implantation, de visualiser les données en temps réel et d'ajuster vos paramètres sur chantier.



### Implantation simplifiée. Gain de temps sur chantier.

Automatisez le positionnement des points pour réduire le temps de mesure et limiter les interventions manuelles.



### Précision constante pour chaque point

Assurez une implantation fiable et reproductible, même sur de longues distances ou des chantiers complexes.



### Utilisation intuitive. Moins de formation.

Interface simple et flux de travail optimisé pour une prise en main rapide par les équipes.



### Un outil, de multiples applications

Implantation, alignement et vérification : une solution polyvalente pour accompagner toutes les étapes du chantier.

# Une gestion de parc qui ne vous ralentit jamais

Outils prêts. Équipes couvertes. Chaque fois.

La gestion de parc Hilti alimente tout votre outillage, sans fil, à essence ou avec fil, avec les derniers outils haute performance et une couverture de service complète qui vous convient. Du remplacement gratuit des batteries à la protection contre le vol et à la transparence ON!Track, Hilti fait travailler votre équipement aussi fort que vous. Parce que la gestion des outils ne devrait pas vous ralentir : elle devrait vous faire avancer.



Belgique



Luxembourg

PLUS D'INFO

HILTI



## Transparence de l'outillage

Découvrez les coûts cachés et simplifier le suivi des outils avec l'aide des consultants en productivité de Hilti, afin que chaque outil gagne sa place.



## Conçu pour vous garder dans l'action

Gardez les équipes en mouvement avec des outils performants, des réparations plus rapides et des outils de prêt qui permettent à vos projets de continuer à fonctionner.



## Outils sur demande

Couvrez les pics à court terme ou les besoins spécifiques au projet avec Outils à la demande — pas de temps d'arrêt, pas de risque supplémentaire.



## Coûts sur lesquels vous pouvez compter

Évitez les coûts initiaux. Un paiement mensuel prévisible couvre les réparations, le vol et l'entretien, ainsi qu'une répartition facile des coûts.



## Un service qui ne s'arrête jamais

De la livraison gratuite à la couverture de réparation complète, chaque outil en gestion de parc est soutenu par la promesse de service la plus complète de l'industrie.

# HILTI EN LIGNE — MIEUX CONÇU

pour les constructeurs comme vous

**N**ous avons recueilli des feedbacks auprès de clients comme vous et mis en œuvre vos commentaires pour rendre hilti.be/lu plus fluide, plus rapide et plus facile à utiliser. Notre site Web amélioré offre une navigation simplifiée, des performances plus rapides et des outils libre-service pour vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin, plus rapidement et avec moins de tracas.

En 2026, vous pouvez vous attendre à voir :

**Recherche plus intelligente et plus rapide**

Trouver des produits, des logiciels et des services plus rapidement grâce à des filtres améliorés.

**Magasinage simplifié**

Passez à la caisse plus rapidement en moins d'étapes et de clics.

**Rendement amélioré**

Chargement de page et temps de réponse plus rapides.

**Réparations plus faciles**

Soumettez les réparations en seulement deux étapes.

**Conception fraîche**

Interface conviviale adaptée à votre métier.

**Solutions d'ingénierie centralisées**

Simplifiez la planification de projet avec un centre dédié aux besoins d'ingénierie et de rédacteurs de devis.

Visitez [hilti.be/lu](https://hilti.be/lu) dès aujourd'hui et gagnez du temps, afin de vous concentrer sur la réalisation du travail.

## VOIR LES PROMOTIONS EN LIGNE

Découvrez des offres exclusives conçues pour vous aider à économiser et à augmenter votre productivité.



Belgique



Luxembourg

# power plus

with Nuron  
Heavy-Duty.

Bientôt disponible



CANAUX DE VENTE HILTI

# Hilti, à votre service partout.



**Conseiller de vente Hilti**  
Nous venons à votre rencontre

**Hilti Store**  
Toujours tout près de chez vous  
Trouvez votre Hilti Store sur [www.hilti.be/lu](http://www.hilti.be/lu)



**Service clients Hilti**  
Un simple appel suffit  
Numéro gratuit: 0800 995 95 (BE) / 31 07 05 (LU)



**Hilti Online**  
Facile, rapide, pratique  
[www.hilti.be](http://www.hilti.be) / [www.hilti.lu](http://www.hilti.lu)



Hilti Belgium sa  
1424 Chaussée de Mons  
1070 Bruxelles

T 0800 995 95 (BE) | 31 07 05 (LU)  
[www.hilti.be](http://www.hilti.be) | [www.hilti.lu](http://www.hilti.lu)