



HILTI

Innovation

Voorjaar 2026

Stack it.
Pack it.
Track it.

PROCKIT

In deze editie



Snoerloos gereedschap

- Magneetboormachine SF 30M-22
- Accu's en laders
- Haakse slijper AG 4S/D-22
- Werflamp SL 5-22



Afbraakwerkzaamheden

- Breekhamer TE 600-AVR



Zagen

- Benzinedoorslijper DSH 700X
- Benzinedoorslijper DSH 900X



Andere

- ProKit
- Lay-outsysteem PLT 400



Services

- Hilti machineparkbeheer
- Hilti Online

power
up with Hilti

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Dit is de Hilti PROKIT

Het modulaire opbergsysteem is ontworpen voor een snellere installatie en een slimmere organisatie bij elke klus. ProKit is ontworpen door professionals, voor professionals, en is het alles-in-één opbergsysteem van Hilti dat zich aanpast aan zowel vaste, mobiele als transporteerbare configuraties. De tijd van losse dozen en onnodig heen en weer lopen is voorbij. Met ProKit blijven uw gereedschappen daar waar u ze nodig heeft, wanneer u ze nodig heeft. Ga voor meer informatie naar [Hilti.be](https://www.hilti.be).



MEER
INFO



Waarom ProKit anders is:

Deksels met automatische sluiting

Inhoud blijft op zijn plaats bij kantelen.

Vergrendeling met één hand

Gemakkelijker te openen, zelfs met handschoenen aan.

Mobiel werkstation

Rol er mee mee, werk er vanaf.

Robuuste wielen voor elk terrein

Wijd uit elkaar geplaatst voor meer opbergruimte.

Verwijderbare en opvouwbare trolley

Vouwt compact op voor eenvoudiger installatie.

Weerbestendig

IP65-gecertificeerd voor echte robuustheid op de bouwplaats.

Extra opbergruimte

Berg grotere gereedschappen en meer uitrusting op.

Klaar voor tracking

Ingebouwde ruimte voor ON!Track-labels.

Het is niet alleen maar opbergruimte, het is een systeem.

Deze vijf items zijn nog maar het begin. Houd ons in de gaten voor nieuwe producten, accessoires en nog veel meer dat binnenkort verschijnt.



① **Organizer kleine onderdelen**

Artikelnummer 2437396
Laadvermogen : 22,6 kg
Inhoud : 11 opbergvakken

② **Koffer medium**

Artikelnummer 2437355
Laadvermogen : 22,6 kg
Inhoud : 19 l

③ **Koffer large**

Artikelnummer 2437394
Laadvermogen : 34 kg
Inhoud : 35 l

④ **Koffer extra large (basisunit)**

Artikelnummer 2437354
Laadvermogen: 45 kg
Inhoud : 60 l

⑤ **Trolley**

Artikelnummer 2437393
Laadvermogen : 113 kg
Maximale stapelhoogte: 2,3 m

BREEKHAMER TE 600-AVR

De hele dag topprestaties in breekwerk

Maximale kracht. Minimaal belastend.

Voor het breken van beton, het verwijderen van tegels en het vergruizen van bakstenen. Zwaar werk, zonder de nadelen van zwaar gereedschap, storende snoeren of uitputtende trillingen.

De TE 600-AVR biedt een hoog vermogen in een lichtere en slimmere uitvoering, waardoor u kunt rekenen op robuuste prestaties met minder vermoeidheid en minder stilstand, zodat u optimaal kunt blijven presteren en kracht kunt tonen, van de eerste tot de laatste slag.



Ontdek de
TE 600-AVR

Tot
16 %
meer
vermogen
en **20 %**
lichter dan
zijn voorgangerr



Actieve trillingsreductietechnologie (AVR)
Maximale impact. Minimale trillingen. Langere slagkracht.

**Makkelijkere rotatie van de
beitel**

Snelle uitlijning van de beitel, zodat u bij elke slag de hoek kunt aanpassen en netjes kunt werken.

Afneembaar snoer
Vervang sneller en ga weer aan het werk; geen wachttijden, geen reparaties.

Krachtregeling door de gebruiker (UFC)
Het toestel past zich aan u aan: meer vermogen wanneer u duwt, meer controle wanneer u dat niet doet.

Geschikt voor:

- Oppervlaktewerk (tegels en pleister)
- Herstel en afbraak van baksteen
- Binnenrenovatie
- Beton verwijderen
- Grootschalige renovatie

Breekhamer TE 500-AVR



Active Vibration Reduction (AVR)
Minder trillingen voor meer werkcomfort en betere controle

Ontdek de
TE 500-AVR



Geschikt voor:

- Lichte tot middelzware beitelwerkzaamheden in beton en metselwerk
- Verwijderen van tegels en pleisterwerk
- Bijwerken en afwerken van openingen (deuren, ramen)
- Aanbrengen van sleuven voor kabels en leidingen

Breekhamer TE 800-AVR



Active Torque Control (ATC)
Schakelt de motor automatisch uit bij blokkering, voor meer veiligheid voor de gebruiker

Ontdek de
TE 800-AVR



Geschikt voor:

- Gemiddelde tot intensieve sloopwerkzaamheden in beton en metselwerk
- Het maken en vergroten van openingen in muren
- Het aanbrengen van sleuven voor technische installaties
- Het verwijderen van tegels, pleisterwerk en dikke lagen

De perfecte aanvulling bij breekhamers



**Meer comfort en uithoudingsvermogen bij
het beitelwerkzaamheden.
Ontdek de EXO-T-22.**

De **EXO-T-22** ondersteunt de armen en schouders bij langdurig beitelwerk. Dit snoerloze exoskelet vermindert de vermoeidheid van de gebruiker en verhoogt het comfort tijdens het gebruik van breekhamers zoals de TE 500-AVR, TE 600-AVR en TE 800-AVR, zodat u langer kunt werken met meer controle en minder inspanning.



SNOERLOZE MAGNEETBOORMACHINE


Boren in staal zonder beperkingen.

Kracht en precisie in staal.

Met de snoerloze magneetboormachine SF 30M-22 boort u krachtig en nauwkeurig in staal, tot een diameter van 35 mm. De permanente magneet houdt het apparaat stevig op zijn plaats, zelfs op hoogte, zodat het door één persoon kan worden bediend. Snoerloos betekent: geen struikelgevaar, geen tijdverlies. De ATC-technologie en de automatische stroomonderbreking garanderen de veiligheid. Met het Nuron-platform profiteert u van maximale mobiliteit, voorspelbare kosten en een tot 20 % hogere boorsnelheid.

NURON


Snoerloze magneetboormachine SF 30M-22

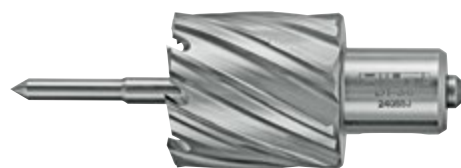

Voor boortoepassingen in staal zorgt de **HSS-ringfrees** ervoor dat u met minimale inspanning nauwkeurige en efficiënte gaten kunt boren. In combinatie met de **centreerpen** zorgt deze voor een **optimale centrering** en een **betere afvoer van de metaalresten**, wat resulteert in sneller en betrouwbaarder boren op de bouwplaats.

Geschikt voor:

- Kernboren met ringfreesen tot een diameter van 35 mm en een dikte van 50 mm
- Tappen tot een diameter van M14
- Frezen tot een diameter van 31 mm
- Boren met spiraalboren tot een diameter van 18 mm
- Uitboren tot een diameter van 18 mm

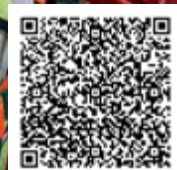

Ontdek de
SF 30M-22

HILTI

Hoog boorvermogen
Boren tot Ø 35 mm in staal dankzij een permanente magneet en een vermogen van 22 V

Langere gebruiksduur
Tot 90 gaten per oplaadbeurt met de Hilti Nuron B 22-290 accu

Variabele snelheden
6 boorsnelheden voor nauwkeurige controle bij verschillende materialen

Stevige magnetische bevestiging
Een permanente magneet houdt de machine veilig en stabiel op het werkstuk

NURON

ACCU EN OPLADERSYSTEEM

Kracht die de hele dag doorgaat

Wanneer de krachtbron uw voortgang aandrijft, is stilstand geen optie. Daarom bieden de nieuwe Nuron **B22-260** accu en de **C8-DC-22** lader de autonomie en het uithoudingsvermogen die nodig zijn om uw zwaarste gereedschappen op volle kracht te laten werken, van de eerste zaagsnede tot de laatste breekbeurt. Met sneller opladen, slimmere diagnostiek en een duurzame constructie die tegen een stootje kan op de bouwplaats, besteedt u minder tijd aan wachten en meer tijd aan het uitvoeren van het werk.

- **Werk langer door**
Accu's met hoge capaciteit voor grotere gereedschappen die de hele dag door langer meegaan.
- **Ontworpen om de bouwplaats te doorstaan**
De robuuste behuizing en de afgedichte elektronica zijn bestand tegen stof, vallen en weersinvloeden.
- **Zie het. Volg het. Beheer het.**
Nuron connectiviteit geeft in één oogopslag inzicht in de conditie en status van de accu.
- **Veiligheid op maat**
De geïntegreerde bevestigingsband houdt de accu's veilig op hun plaats zonder u te vertragen. .

Laad sneller op, blijf productief

De Boost-modus laadt de B22-290 tot twee keer zo snel op en biedt parallele oplaadmogelijkheden, zodat u weer aan de slag kunt.



ROBUUSTE prestaties



Accu
B22-55

Accu
B22-85

Accu
B22-110

Accu
B22-195

Accu
B22-260

Accu
B22-290

Lader
C 4-22

Lader
C 6-22

Lader
C 8-22

Lader
C8-DC-22



HILTI

NURON

HAAKSE SLIJPER AG 4S/D-22

Meer vermogen en snoerloze controle

Werk sneller en nauwkeuriger met de nieuwe **AG 4S-22** en **AG 4D-22**, compacte snoerloze haakse slijpers die zijn ontworpen om dagelijks op de bouwplaats prestaties, veiligheid en comfort te bieden. Dankzij hun krachtige motor en geoptimaliseerde ontwerp kunt u met deze gereedschappen efficiënt metaal snijden en ontbramen, terwijl u het gereedschap uitstekend onder controle houdt.

Deze haakse slijpers, die werken op het snoerloze Hilti Nuron accuplatform, bieden een lange gebruiksduur en een constant vermogen voor veeleisende toepassingen. Hun compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor een betere wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes, terwijl de ingebouwde veiligheidssystemen de gebruiker helpen beschermen tijdens intensief werk.



Belangrijkste voordelen

Geoptimaliseerd vermogen en prestaties

Een krachtige borstelloze motor zorgt voor een hoog toerental en een constant vermogen, voor snel en efficiënt zagen en afbramen

Verbeterde veiligheid op de werkplek

Uitgerust met het **Active Torque Control (ATC)**-systeem en een snelle motorrem om het risico op terugslag te verminderen en de schijf snel tot stilstand te brengen zodra de schakelaar wordt losgelaten.

Compact en ergonomisch ontwerp

Een slankere behuizing en een geoptimaliseerde handgreep voor een betere grip en meer controle, zelfs bij langdurig gebruik.

Nuron platform voor meer autonomie

Compatibel met Nuron accu's voor een lange gebruiksduur, constant vermogen en een beter beheer van het gereedschapspark op de bouwplaats.

Combineer onze schijven voor optimale prestaties.

Universele diamantschijf SPX



Een veelzijdige oplossing voor het snijden van diverse bouwmaterialen. Ontworpen om prestaties en duurzaamheid te bieden bij dagelijks gebruik op de bouwplaats.

Diamantschijf voor zachte tegels SPX



Ontworpen voor strakke en nauwkeurige sneden in zachte tegels. Het diamantontwerp zorgt voor een optimale snijsnelheid en vermindert tegelijkertijd het afbrokkelen, wat resulteert in een strakke afwerking.

Diamantschijf voor metaal SPX



Ontworpen voor het snijden van metaal en gaat langer mee dan traditionele slijpschijven. Maakt snelle sneden mogelijk met behoud van een constante diameter.

Doorslijpschijf SPX




Slijpschijf ontworpen voor snelle en nauwkeurige zaagsneden in metaal. Biedt uitstekende stabiliteit en optimale controle tijdens het zagen.

Afkantdiamantschijf SPX



Ideaal voor het afschuinen en afwerken van randen in natuursteen en tegels. Zorgt voor een nauwkeurige controle en een gelijkmatige afwerking van de randen.

Convexe lamellenschijf AF-D SPX

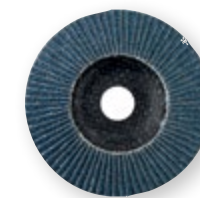

Hoogwaardige lamellenschijf voor het ontbramen en afwerken van metaal. De bolle vorm zorgt voor een beter contact met het oppervlak, wat resulteert in een efficiënte materiaalafname.

Voordelen van het systeem

Uw gereedschap is slechts zo robuust als de krachtbron die het aandrijft. Door Hilti gereedschap te combineren met het Ultimate assortiment schijven kunt u **tot wel 50 % meer productiviteit** behalen, waardoor elke zaagsnede tijdswinst oplevert.



ULTIMATE

Maximale snelheid, levensduur en prestaties voor de zwaarste klussen.



PREMIUM

Evenwichtige kracht en prestaties bij een breed scala aan materialen.



STANDARD

De beproefde Hilti kwaliteit tegen een lagere prijs.

NURON

WERFLAMP SL 5-22

Krachtige verlichting, overal waar u die nodig heeft

Werk met meer zichtbaarheid en veiligheid dankzij de Hilti **SL 5-22**, een snoerloze bouwlamp die is ontworpen om uw werkplekken effectief te verlichten, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Deze compacte en robuuste lamp biedt een gelijkmatige en krachtige verlichting voor meer precisie en comfort op de bouwplaats.

Dankzij de draaibare kop en de vele positioneringsmogelijkheden past de SL 5-22 zich gemakkelijk aan verschillende werksituaties aan. Het apparaat wordt aangedreven door het snoerloze Hilti Nuron accuplatform en garandeert een lange gebruiksduur en constante prestaties gedurende de hele dag. Door zijn robuuste ontwerp is het een betrouwbaar gereedschap voor de zwaarste omstandigheden op de bouwplaats.



Gamma werflampen

Ontworpen om uw productiviteit te verhogen — SL 5-22

Krachtige en gelijkmatige verlichting

Krchtig ledlicht voor een optimaal zicht over het hele werkgebied.

Flexibel in alle posities

Draaibare kop en diverse bevestigingsmogelijkheden om het licht precies daar te richten waar u het nodig heeft.

Robuust op de bouwplaats

Robuust ontwerp dat bestand is tegen schokken, stof en zware omstandigheden.

Lange gebruiksduur

Tot meerdere uren continu licht met de Nuron accu's, zodat u zonder onderbreking kunt doorwerken.

Zichtbaarheid onder alle omstandigheden

Ideaal voor donkere, krappe ruimtes of ruimtes zonder directe toegang tot een lichtbron.



SL 2-22



SL 4-22



SL 5-22



SL 6-22



SL 10-22

Optimale zichtbaarheid. Betrouwbare prestaties

Verbeter het zicht, verhoog de veiligheid en werk efficiënter met het complete assortiment snoerloze Nuron bouwlampen van Hilti. Van krappe ruimtes tot uitgestrekte werkerreinen: elke lamp is ontworpen voor de veeleisende omstandigheden op de bouwplaats, zodat uw team helderder, langer en met vertrouwen kan werken.

4DE GENERATIE BENZINEDOORSLIJPERS

Eenvoudig te starten. Solide resultaten.

Sneller opstarten, complexere zaagsneden, minder onderhoud

Wanneer u beton, staal of asfalt zaagt, kunt u zich geen tijd veroorloven dat uw zaag vastloopt, oververhit raakt of u het leven zuur maakt. De benzinedoorslijpers DSH 700-X en DSH 900-X Gen 4 zijn ontworpen voor teams die intensief en vaak zagen, met meer vermogen, soepelere starts en minder storingen. .

Kenmerken van de Gen. 4 benzinedoorslijper

- **Sneller starten, minder gedoe:** de automatische chokevering vergemakkelijkt het starten bij koude motor..
- **Gemak van zelfbediening:** dankzij de voorgespannen riem en de duurzame sneden in het startkoord kan één persoon de machine gemakkelijker repareren.
- **Tot 30 % minder uitstoot** in vergelijking met andere doorslijpers.
- **Geen wateraansluiting? Geen probleem.** Compatibel met de **zelfaanzuigende pomp DSH-P**, een geavanceerde oplossing voor nat zagen zonder wateraansluiting..

Benzinedoorslijper DSH 700-X

U doet het zware werk, uw doorslijper mag het niet nog moeilijker maken. De **DSH 700-X** is ontworpen om dag in dag uit beton, staal en blokken te zagen zonder u te vertragen.

- Tot **25% meer vermogen** dan andere doorslijpers
- Zaag meer en repareer minder dankzij een versterkt ontwerp dat stof en vuil weerstaat
- Zaag nauwkeurig in krappe ruimtes met een aanpasbare vlakzaagset

Ideaal voor:

- Zagen door openingen in betonnen of blokmuren
- Zagen van randen
- Zagen van blokken
- Zagen van dilatatievoegen
- Metalen schotten



Ontdek de
DSH 700-X

Benzinedoorslijper DSH 900-X

Wanneer de zaagsnede diep is en de tijdsdruk groot, is de **DSH 900-X** uw zware machine, ontworpen om zonder aarzelen door beton, asfalt en staal te snijden.

- De versterkte behuizing en de zaagblad-bescherming zijn bestand tegen zwaar gebruik, zodat u niet wordt vertraagd
- Verbeterde brandstofefficiëntie
- Combineer hem met de **DSH-FSC vloerwagen** voor gladdere zaagsneden en sneller werken op vlakke oppervlakken



Ontdek de
DSH 900-X

Combineer onze zaagbladen met onze benzinedoorslijpers voor optimale prestaties.



Universeel
diamantzaagblad
SPX



Universeel
diamantzaagblad
SP



Voorkom reparatiekosten met machineparkbeheer

Kies voor de DSH 700-X of de DSH 900-X in Fleet Management voor een uitgebreidere dekking, snellere en gratis reparaties en minder stilstand op de bouwplaats.

Geschikt voor:

- Zagen van beton
- Zagen van asfalt
- Zagen van buizen
- Zagen van staal



LAY-OUTSYSTEEM PLT 400

Snel uitzetten. Zichtbare precisie.

Sneller uitzetten. Nauwkeurigere resultaten.



Wanneer elk punt telt, hebt u een betrouwbare en gebruiksvriendelijke uitzetoplossing nodig. De Hilti **PLT 400** is ontworpen om uw uitzetwerkzaamheden te versnellen en tegelijkertijd een hoge nauwkeurigheid op de bouwplaats te garanderen. Hij is eenvoudig in te stellen en te gebruiken, waardoor fouten worden verminderd, processen worden geoptimaliseerd en uw project op schema blijft, zelfs onder veeleisende omstandigheden.



Volledige controle. Maximale eenvoud.

Bedien uw Hilti PLT 400 rechtstreeks vanaf de **PLC 400** tablet. Dankzij de intuïtieve interface kunt u eenvoudig uitzetpunten beheren, gegevens in realtime bekijken en uw instellingen op de bouwplaats aanpassen.



Vereenvoudigde uitzetwerkzaamheden. Tijdwinst op de werf.

Automatiseer het bepalen van de punten om de meettijd te verkorten en handmatige handelingen te beperken.



Constante nauwkeurigheid voor elk punt

Zorg voor betrouwbare en reproduceerbare uitzetwerkzaamheden, zelfs over lange afstanden of op complexe bouwplaatsen.



Intuïtief in gebruik. Minder training nodig.

Eenvoudige interface en geoptimaliseerde workflow, zodat teams er snel mee aan de slag kunnen.



Eén tool, meerdere toepassingen

Uitzetten, uitlijnen en controleren: een veelzijdige oplossing voor alle fasen van de bouwplaats.

Een machineparkbeheer dat u nooit vertraagt

Gereedschap klaar. Teams uitgerust. Elke keer.

Het machineparkbeheer van Hilti voorziet al uw gereedschap – snoerloos, op benzine of met snoer – van de nieuwste hoogwaardige machines en een volledige service dekking die bij u past.

Van gratis vervanging van accu's tot diefstalbeveiliging en ON!Track-transparantie: Hilti laat uw apparatuur net zo hard werken als u. Want machineparkbeheer mag u niet vertragen: het moet u vooruit helpen.



MEER
INFO



HILTI



Transparantie in gereedschap

Ontdek verborgen kosten en vereenvoudig het bijhouden van gereedschap met de hulp van de productiviteitsadviseurs van Hilti, zodat elk stuk gereedschap zijn plek verdient.



Ontworpen om u aan het werk te houden

Houd teams aan het werk met krachtig gereedschap, snellere reparaties en leenmateriaal, zodat uw projecten gewoon door kunnen gaan.



Gereedschap op aanvraag

Vang kortstondige pieken of projectspecifieke behoeften op met Gereedschap op aanvraag — geen stilstand, geen extra risico.



Kosten waarop u kunt rekenen

Vermijd initiële kosten. Een voorspelbare maandelijkse betaling dekt reparaties, diefstal en onderhoud, evenals een eenvoudige kostenverdeling.



Een service die nooit stopt

Van gratis levering tot volledige reparatiedekking: elk gereedschap in het machinepark wordt ondersteund door de meest uitgebreide servicebelofte in de branche.

HILTI ONLINE — BETER ONTWORPEN

voor vakmensen zoals u

We hebben feedback verzameld van klanten zoals u en uw opmerkingen verwerkt om hilti.be soepeler, sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Onze verbeterde website biedt een vereenvoudigde navigatie, snellere prestaties en zelfbedieningstools om u te helpen sneller en met minder gedoe te vinden wat u zoekt.

In 2026 kunt u het volgende verwachten:

Slimmer en sneller zoeken

Vind producten, software en diensten sneller dankzij verbeterde filters.

Eenvoudiger winkelen

Afrekenen gaat sneller met minder stappen en klikken.

Verbeterde prestaties

Snellere laadtijden en reactietijden.

Eenvoudigere reparaties

Dien reparaties in in slechts twee stappen

Fris ontwerp

Gebruiksvriendelijke interface, afgestemd op uw vakgebied.

Gecentraliseerde technische oplossingen

Vereenvoudig de projectplanning met een centrum dat volledig is toegespitst op de behoeften van technici en offerte-opstellers.

Bezoek hilti.be vandaag nog en bespaar tijd, zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren.

BEKIJK DE ONLINE AANBIEDINGEN

Ontdek exclusieve aanbiedingen die zijn ontworpen om u te helpen geld te besparen en uw productiviteit te verhogen.



HILTI

power plus

with Nuron Heavy-Duty.

Binnenkort beschikbaar



HILTI VERKOOPKANALEN

Hilti, altijd voor u klaar.



Hilti verkoopadviseur
Wij komen naar u toe



Hilti Store
Altijd bij u in de buurt

Vind uw Hilti Store op www.hilti.be



Hilti klantendienst
Eén telefoontje volstaat

Gratis nummer: 0800 995 95



Hilti Online
Eenvoudig, snel, handig

www.hilti.be



Hilti Belgium nv
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel

T 0800 995 95
www.hilti.be