



INNOVATION

Najaar 2025






Verankering

- Betonschroef Click-fit HUS3-IQ
- Segmentankers HST2 & HST4



Slijpen en boren

- » Doorslijper op accu DSH 900-22
- » Doorslijpers op accu DSH 600/700-22 (02)
- » Snoerloos diamantboorsysteem DD 150-U-22

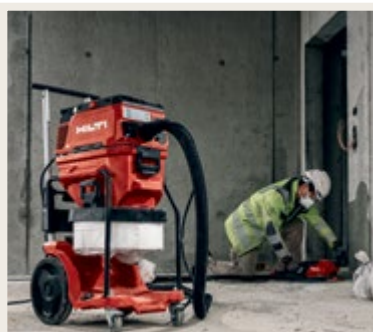

Stofafzuiging

- Stofzuiger VC 40H-X
- Continu afrolbaar zaksysteem VC-CB



Lasers

- » Roterende laser PR 4-22
- » Roterende laser PR 40-22
- » Groene roterende laser PR 40G-22
- » Roterende laser PR 400-22




Installatiesystemen

- MT systeem
- MT-FL Fast-Lock



Zagen

- » Snoerloze kettingzaag SCN 60-22
- » Cirkelzaag SC 30WR-22

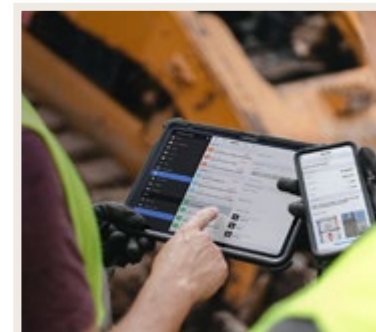

Services

- Werfbeheersoftware Fieldwire
- Geo tag ON!Track AI T400

SNELLER ZAGEN, ZERO EMISSIES

Ontdek de kracht van de DSH 900-22 op Nuron accu: de prestaties van een benzineslijper, maar zonder uitlaatgassen, lawaai of onderhoud. Ontworpen om beton, metaal en metselwerk moeiteloos te zagen – zowel binnen als buiten.

NURON

Doorslijper op accu
DSH 900-22

Productiviteit

Met vier B22-290 accu's en diamantbladen SPX A die geoptimaliseerd zijn voor accugebruik, haal je tot **30 % meer zaagsneden** dan met een benzinedoorslijper. Resultaat: meer productiviteit en minder stilstand op uw werven.

Ergonomisch & praktisch

De DSH 900-22 biedt een **zaagdiepte tot 15 cm**, kan worden gebruikt met **wielen of een DSH-FSC vloerzaagkar**, en zorgt voor gladdere en snellere zaagsneden bij elk gebruik.

Verbeter uw machinepark


Voeg deze doorslijpers toe aan uw machinepark om de prestaties te maximaliseren en de zorgen te minimaliseren. Profiteer van gratis herstellingen, diefstaldekking en tool upgrades, allemaal tegen voorspelbare maandelijkse kosten.

2 sets accu's = 1 benzinetank

Leverd een vermogen dat gelijkwaardig is aan benzine, maar dan zonder uitstoot, met minder lawaai en minder trillingen.

Geïntegreerde koppelregeling

Bij terugslag of plotselinge blokkering stopt de doorslijper automatisch in minder dan een seconde voor maximale veiligheid.

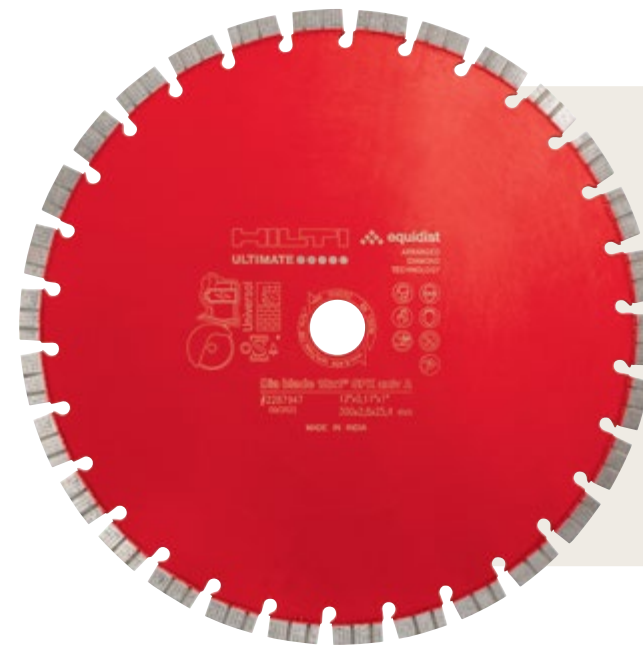

Diamantzaagbladen

BEREIK **30 %** MEER
TOT SNEDEN

met SPX Universal-A of SP Universal-A zaagbladen, ontworpen voor superieure zaagprestaties.

NURON

DSH 600-22 ATC (02)

De DSH 600-22, aangedreven door Nuron, is de motor die u nodig heeft voor metselwerk, asfalt en het doorslijpen van metalen. Met een gewicht van slechts 12,2 kg biedt deze machine:

Productiviteit

Tot 30% meer sneden dan een thermische doorslijper.

Veiligheid

Schone, emissievrije prestaties, met een snelle bladafremming, koppelcontrole en minder lawaai en trillingen.

Duurzaamheid

Goedkoper en duurzamer: tot 50% besparing op de totale kosten.

NURON

DSH 700-22 ATC (02)

Ontworpen voor werkzaamheden op vloerniveau, biedt de DSH 700-22 met achterhandgreep een precieze zaagsnede voor beton, asfalt, trottoirs en meer. Met een gewicht van 13,5 kg biedt deze zaag:

Vermogen zoals bij benzine, zonder uitstoot

Snelle, veilige en bijna stofvrije zaagsneden.

Langere autonomie

Tot 30% meer sneden per acculading.

Licht en comfortabel

Geïntegreerde koppelcontrole, snelle afremming en minder trillingen.



BESTEL NU



BESTEL NU



BESTEL NU

HILTI

LASER PRECISIE

aangedreven door Nuron

Automatisch statief PRA 91



Stelt zich automatisch af voor een **snelle, nauwkeurige en stabiele** nivellering op elk terrein.



NURON Roterende laser PR 4-22

Betrouwbare prestaties voor horizontale nivellering

De PR 4-22 Nuron roterende laser vereenvoudigt het horizontaal nivelleren. Stevig en duurzaam dankzij zijn aluminium kern en schokbestendige kop, is hij klaar voor de meest veeleisende werkomgevingen.



Eénknopsbediening

Eenvoudig door één persoon op te stellen, met een bereik tot 800 m.



Snelle detectie

De PRA 4 ontvanger biedt een groot venster van 13 cm voor snelle en nauwkeurige metingen.



NURON Roterende lasers PR 40-22 et PR 40G-22

Slimmere, vereenvoudigde nivellering

De PR 40-22 en PR 40G-22 Nuron roterende lasers maken nivelleren sneller en nauwkeuriger dankzij hun automatische hellingfunctie. Ze zijn ontworpen voor duurzaamheid en gebruiksgemak, en bieden bediening met één knop, automatische functies tot 800 m en eenvoudige uitlijning voor bekisting en helling. De PR 40G-22 onderscheidt zich door zijn uiterst zichtbare groene laserstraal.



Universele ontvanger PRA 400

Bereik tot 800 m, weergave van afwijkingen en automatische uitzetfuncties.



Verbeterde hellingsprecisie

Digitale invoer en automatische uitlijning voor perfecte nivellering.

NURON Roterende laser PR 400-22

Vermogen en precisie op uw werven

De PR 400-22 Nuron combineert robuustheid en precisie om al uw nivellering- en uitlijnwerk te vereenvoudigen. Ontworpen om lang mee te gaan, levert hij betrouwbare prestaties, zelfs onder de zwaarste werfomstandigheden. Deze dubbele helling rotatielaser is uw perfecte partner voor uw meest veeleisende nivelleringstoepassingen.



Bereik en veelzijdigheid

Met de PRA 400 ontvanger detecteert u de straal tot 800 m en profiteert u van automatische uitlijnfuncties.



Digitale precisie

De digitale hellinginvoer en automatische uitlijning garanderen snelle en nauwkeurige nivellering.



BESTEL NU

HILTI

SUPERSNEL EN VEILIG BOREN

met volledige snoerloze vrijheid

NURON  **Diamantboorsysteem DD 150-U-22**

Verhoog de productiviteit en veiligheid van uw diamantboorprojecten met de snoerloze diamantboormachine DD 150-U-22, aangedreven door Nuron. Dit snoerloze systeem is ontworpen voor ultieme flexibiliteit, heeft een breed productassortiment en biedt:

Breed scala aan toepassingen

Ondersteunt diameters tot 162 mm bij uit de hand boren en 250 mm op de DD-ST 150 boorkolom.

Verbeterde veiligheid

Veiliger handmatig boren – anti-torsiecontrole (ATC) om u te beschermen tegen ongecontroleerde rotatie in geval van blokkering van de boorkroon.

Snoerloze aandrijving

Aangedreven door 22 V Nuron accu's, voor snoerloze vrijheid zonder in te boeten aan prestaties.

Geoptimaliseerde prestaties

Uitgerust met 20 elektronische versnellingen om de snelheid en het vermogen aan te passen aan de grootte van de boorkern, wat helpt om de gebruikstijd en efficiëntie te maximaliseren.

Snellere verwijdering van de kern

Gemakkelijke verwijdering van kernen – oscillatiefunctie om vastzittende kernen los te maken en stilstand te voorkomen.

Deze alles-in-één oplossing verbetert uw boorcapaciteit – robuust, veilig en volledig snoerloos voor ultieme productiviteit.

Waterbeheersysteem DD-WMS 100

Vul het reservoir, plaats de filterzak en werk volledig zelfstandig: het water wordt tot zeven keer gerecycled, wat overeenkomt met ongeveer 100 liter continue toevoer. De DD-WMS 100 is gemakkelijk te verplaatsen dankzij de grote wielen en handgreep en zorgt voor schoon en snel boren. Gedaan met vervelend schoonmaken: het boorslib wordt opgevangen en gemakkelijk verwijderd dankzij de wegwerpbare filterzak. Hij is compatibel met alle Hilti diamantboormachines en combineert efficiëntie, netheid en eenvoud op elke bouwplaats.



Diamantboren SPX-A

Profiteer van de kracht van een platform op snoer met tot 20% meer snelheid en 30% meer gebruikstijd wanneer u uw boorefficiëntie maximaliseert met de geoptimaliseerde SPX-A-diamantboren voor snoerloos gebruik.



BESTEL NU

KRACHTIG DOOR HET STOF

met minder afval

VC 40H-X stofzuiger
+ systeem doorlopende zakken VC-CB

Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en een hoge productiviteit met de VC 40H-X bouwstofzuiger. Deze compacte maar krachtige stofzuiger biedt een hoge en constante zuigkracht, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen. Zijn automatische filter en grote reservoir van 40 l zorgen voor minder onderbrekingen, terwijl klasse H maximale veiligheid garandeert bij het opzuigen van fijn en gevaarlijk stof.

Het VC-CB-systeem met doorlopende zakken biedt 20 keer de capaciteit van standaardzakken, wat betekent dat u minder vaak zakken hoeft te vervangen, minder afval produceert en minder onderbrekingen hebt, zodat u productief kunt blijven op de bouwplaats.



Helpt de veiligheid te verbeteren door stof te beheersen en blootstelling te minimaliseren.

HILTI

20x

de capaciteit van
standaardzakken
voor minder
onderbrekingen en
minder afval.

NIEUWE REGELGEVING INZAKE STOF

België hanteert voortaan een strikte limiet van **0,05 mg/m³** voor inadembaar kristallijn silica op werven.

Verminder stof aan de bron, gebruik een **stofzuiger klasse H** zoals de VC 40H-X, en bescherm uw teams met **P3-maskers**.

Minder stof, meer veiligheid.



BESTEL NU



Ontworpen voor veiligheid **AANGEDREVEN VOOR PRESTATIES**

NURON >> Snoerloze kettingzaag SCN 60-22

Ervaar meer comfort en snelheid met de snoerloze kettingzaag SCN 60-22 met Nuron aandrijving. Deze zaag is ontworpen met het oog op veiligheid en comfort en is voorzien van ergonomische handgrepen en een krachtige, constante accu autonomie, waardoor u in alle richtingen kunt zagen met minder vermoeidheid. Dankzij de ingebouwde bescherming tegen onbedoeld starten en de langere levensduur van de accu helpt deze kettingzaag de productiviteit te verhogen en de veiligheid te verbeteren, zodat u meer kunt doen, sneller.

Hogere zaagsnelheden

Kettingzaag op accu van 40 cm voor soepeler en krachtiger zagen.

Ergonomisch ontwerp

Comfortabele handgreep voor de hele dag door zagen in alle richtingen.

Beveiliging tegen onbedoeld starten

Het op veiligheid gerichte ontwerp voorkomt onbedoeld starten.



BESTEL NU

HILTI

MEER KRACHT voor het snel zagen van hout

NURON >> Snoerloze cirkelzaag SC 30WR-22

Ontdek een snoerloze cirkelzaag die de grenzen van het mogelijke verlegt. Dankzij het Nuron platform biedt de tweede generatie van deze cirkelzaag zaagsneden tot 70 mm diep, een hogere snelheid en een langere autonomie.

Meer snelheid en autonomie

De nieuwe koolborstelloze motor zorgt voor een 22 % snellere zaagsnede en een 18 % grotere autonomie, zodat u meer kunt doen per lading.

Maximale zaagdiepte

Met een zaagbladdiameter van 190 mm en een zaagdiepte van 70 mm (51 mm bij 45°) voldoet deze zaag aan de strengste eisen voor hout en plaatmateriaal.

Schonere en veiligere werkplek

Het gloednieuwe afzuigkanaal vangt meer dan 80% meer stof op dan voorheen en de snelkoppeling voor de stofzuiger zorgt voor een gezondere werkomgeving.

Ontworpen voor langere levensduur

Robuuste basis, geïntegreerde ophanghaak en geoptimaliseerde accupositie: alles is ontworpen om de zware omstandigheden op de werf te weerstaan en een langere levensduur te garanderen.



BESTEL NU



UNIVERSEEL ZAAGBLAD

In combinatie met de SC 30WR-22 zorgt het voor snellere, nauwkeurigere en duurzame sneden, terwijl de autonomie van Nuron wordt verlengd.

EEN MODULAIRE OPLOSSING

voor al uw installaties

Het MT installatiesysteem van Hilti geeft een nieuwe definitie aan de ondersteuning van draagconstructies: sneller te installeren, flexibeler te ontwerpen en perfect aangepast aan de moderne eisen op de werf.

Snellere en eenvoudigere installatie

De MT-profielen, voorgemonteerde connectoren en 'Twist-Lock'-technologie maken montage in één handeling mogelijk (push & twist): minder onderdelen om te hanteren, minder tijdverlies, geoptimaliseerde installatie voor één persoon.

Grote veelzijdigheid voor alle belastingen

Of het nu gaat om lichte kabel- of buisinstallaties of om zware constructies (ventilatie, industriële leidingen), het MT-systeem bestrijkt een breed spectrum dankzij de verschillende profielen (MT-10, ... tot MT-100).

Weerstand en tijdloze duurzaamheid

Voor gebruik binnen of buiten zijn de profielen voorzien van een aangepaste afwerking (zink-magnesium, Sendzimir-galvanisatie) die een zeer goede corrosiebestendigheid garandeert en de levensduur verlengt.

Eenvoudiger ontwerp en beheer

Dankzij digitale tools (BIM/Revit-bibliotheken, Smart 3D-plug-ins, PROFIS Modular Support Engineering) worden planning, dimensionering en bestelling vereenvoudigd.

Het MT-systeem van Hilti staat voor:

- een hogere productiviteit op de werf,
- lagere logistieke en installatiekosten,
- één oplossing voor verschillende soorten installaties,
- een duurzame aanpak op het vlak van materialen en onderhoud.



BESTEL NU

HILTI

VEILIGE VERBINDINGEN

in enkele seconden

MT-FL Fast-Lock

Dit is het MT Fast-Lock verbindingsmechanisme: snellere, eenvoudigere en veiligere verbindingen voor het modulaire MT-installatiesysteem. Verkort de installatietijd en verhoog de productiviteit met alles-in-één connectoren en basisplaten.



BESTEL NU

SIW 4AT-22

De compacte en krachtige Nuron slagmoersleutel met AT-module levert automatisch het juiste koppel voor snelle en nauwkeurige bevestigingen – de ideale aanvulling op het MT-FL Fast-Lock systeem.



Tot
65 % tijdwinst ten opzichte van de concurrentie door middel van een veermoer.



Verkort de montage­tijd tot
50 %
ten opzichte van de draaisluiting

SNELLE, VEILIGE INSTALLATIE

zonder compromissen

Betonschroef Click-fit HUS3-IQ



De nieuwe betonschroef voor ophangsystemen: met het 'click-fit' schroefanker HUS3-IQ kunnen trapeziumvormige installaties efficiënt op beton worden bevestigd, met een snel montagesysteem dat de werf optimaliseert.



BESTEL NU

HILTI

Tot 50% tijdwinst

Dankzij het 'click-to-connect'-mechanisme kunnen de trapezijs vooraf worden gemonteerd en vervolgens met één handeling worden vastgeklikt, wat zorgt voor een vlottere installatie.

Vereenvoudigde en ergonomische montage

Minder werk boven het hoofd; één handeling volstaat om de gehele hangende constructie te bevestigen.

Complete systeemoplossing

Compatibel met de modulaire ondersteuningssystemen van Hilti voor leiding-, ventilatie-, sprinkler- en elektrische installaties; ontworpen voor herhaaldelijk en industrieel gebruik.

UW VERTROUWDE ANKER, vernieuwd voor betere prestaties

Segmentanker HST2 & HST4

Op elke werf maakt de betrouwbaarheid van een anker het verschil. De HST2 en HST4 vertegenwoordigen de nieuwe generatie mechanische ankers van Hilti: ontworpen voor hoge belastingen, getest in gescheurd beton en gemaakt om lang mee te gaan.



Perfekte combinatie: SIW 6AT-22

De Nuron SIW 6AT-22 slagmoersleutel is compact, snel en heeft een koppel tot 450 Nm. Hij is de ideale partner voor het nauwkeurig installeren van uw HST2 en HST4 ankers. Resultaat: een gecontroleerde, constante en productievere bevestiging bij elk project.



BESTEL NU

Kracht en precisie

De HST2 biedt een stevige verankering voor dagelijkse toepassingen, terwijl de HST4 nog een stap verder gaat: meer weerstand, meer flexibiliteit en een uitzonderlijke houdbaarheid, zelfs in seismische omgevingen of buiten.

Snellere installatie, minder onzekerheid

Minder werk boven het hoofd; één enkele handeling volstaat om de hele hangende structuur te bevestigen.

Complete systeemoplossing

Compatibel met Hilti modulaire ondersteuningssystemen voor leiding-, ventilatie-, sprinkler- en elektrische installaties; ontworpen voor herhaaldelijk en industrieel gebruik. Bovendien zijn deze ankers bijzonder geschikt voor het bevestigen van alle soorten basisplaten, waardoor ze een veelzijdige en betrouwbare oplossing bieden voor een breed scala aan toepassingen.



BESPAAR TIJD EN OPTIMALISEER DE EFFICIËNTIE van het werfbeheer

VRAAG
EEN DEMO

Met de Fieldwire-app hebben teams op de werf altijd en overal toegang tot de meest actuele plannen. Ze kunnen eenvoudig notities en foto's toevoegen en delen. Dankzij de mobiele app communiceren teams efficiënt, zien in één oogopslag wie waarmee bezig is, volgen de voortgang en centraliseren alle cruciale informatie op één plek.



MEER INFO

ZORG VOOR TRANSPARANTIE



voor uw activa

Geografische tag
ON!Track AI T400

Houd eenvoudig uw materieel bij met behulp van de nieuwe Geo Tag AI T400 op het ON!Track-platform. Dankzij twee keer per dag GPS-updates bieden deze tags essentiële zichtbaarheid voor activa zonder Bluetooth- of kabelverbinding. Aangedreven door een batterij die tot 5 jaar meegaat, is dit een betrouwbare en krachtige oplossing voor het beheer van gereedschap en apparatuur, waar ze zich ook bevinden.



MEER INFO

**WEERS-
BESTENDIG**

IP68 klasse
voor duurzaamheid en
prestaties in alle seizoenen.



**GPS-tracking
in realtime**

Ontvangt twee keer per dag GPS-locatie updates voor volledig inzicht in uw bedrijfsmiddelen.

**Langere levensduur van
de batterij**

Gaat tot 5 jaar mee — 2 jaar langer dan de belangrijkste concurrenten.

Aanpasbare tracking

Ontworpen om bedrijfsmiddelen zonder Bluetooth te volgen.

Vereenvoudigde installatie

Kan zonder externe voeding of bekabeling worden geïnstalleerd voor een snelle implementatie.



Meer INNOVATIEVE PRODUCTEN




STANDAARD BEITELS

Een assortiment duurzame beitels voor een breed scala aan toepassingen.



TE-YD HOLLE BOREN

Boren en reinigen van boorgaten in één stap voor een efficiënte plaatsing van ankers.

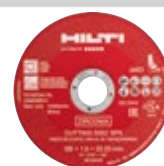

AC-D ABRASIEVE SCHIJF

Ultieme slijpschijf met extra lange levensduur en superieure snijsnelheid.



CHEMISCHE ANKERS

Betrouwbare chemische ankers voor sterke, duurzame verankeringen in uiteenlopende bouwmaterialen.



HUS4-H BETONSCHROEF

Hoogpresterende betonschroeven voor snelle, sterke en herbruikbare verankeringen.



NBL 6-22 BLAZER

Krachtige, compacte blazer voor efficiënt reinigen en wegblazen van stof en vuil op de werf.



PC 2-22 DRUKREINIGER

Draagbare drukreiniger voor snel en krachtig reinigen zonder gedoe op de werf.



WERFLAMPEN

Robuuste, flexibele werflampen met krachtige LED's op Nuron platform voor langdurige verlichting op elke werf.



R 6-22 RADIO

Duurzame bouwradio op Nuron accu met helder geluid en betrouwbare connectiviteit op de werf.



Hilti Belgium nv
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel

T 0800 995 95
www.hilti.be